


B71121-0/21

Conector circular 1 1/8" – Conector demontabil

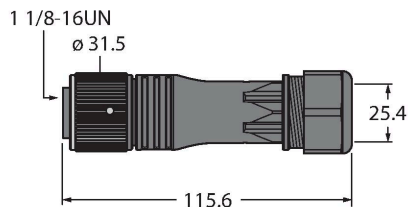

Caracteristici

- Piuliță metalică
- Grad de protecție IP67
- Terminal cu cleme cu șurub
- 12-pini
- PG21 filet exterior
- Mufă cablu 9,0 ... 16,0 mm

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	B71121-0/21
Nr. ID	6601605
Conector A	Mamă, 1 1/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	12
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	PA, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Filet exterior	PG21
Diametrul exterior al cablului	min. 13...18 mm
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	7 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Proprietăți mecanice și chimice	
În staționare	-40 °C...+105 °C