


WKM52-10-WSM52
Cablu de alimentare, PUR – Cablu de extensie

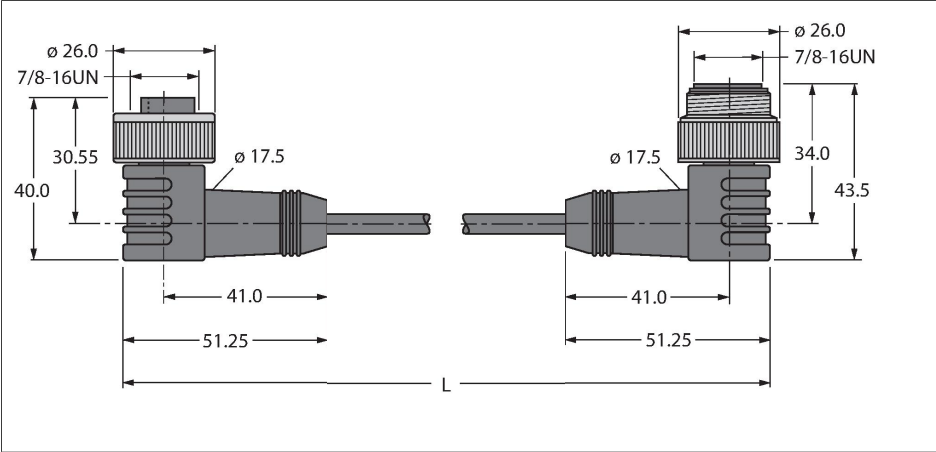

Caracteristici tehnice

Tip	WKM52-10-WSM52
Nr. ID	6604808
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Cu cot
Număr de pini	4+PE
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Conectori, 7/8"-16 UN, Cu cot
Număr de pini	4+PE
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Diametru cablu	Ø 8.5 mm ±0.30
Lungime cablu	10 m
Manșon cablu	PUR, Gri
Ecranare	Nu




Caracteristici



- Cablu de alimentare: 5 × 1.5 mm²
- Material izolație exterioară: PUR, culoare: gri
- Diametru manta exterioară cablu: 8,5 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri și ignifug
- Cablu fără halogen
- conector tată 7/8", cu cot
- conector mamă, cu cot, 7/8"
- Lungime cablu: 10 m

Secțiune cablu

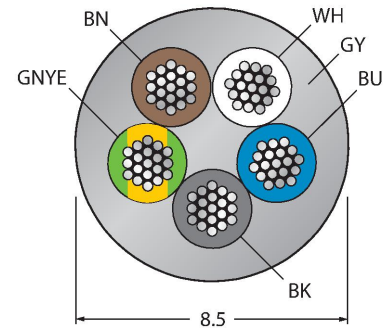

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	5 x 1.5 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	84 x 0.15 mm
Secțiune miez	1.5 mm ²
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Tensiune de test	500 V
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-25...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-25...+80 °C
Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate)	-25...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Ignifug	Da

Schema de conexiuni

