


VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-Y cu cablu, conector tată M12 x 1 - 2 x conectoroare mamă M12 x 1

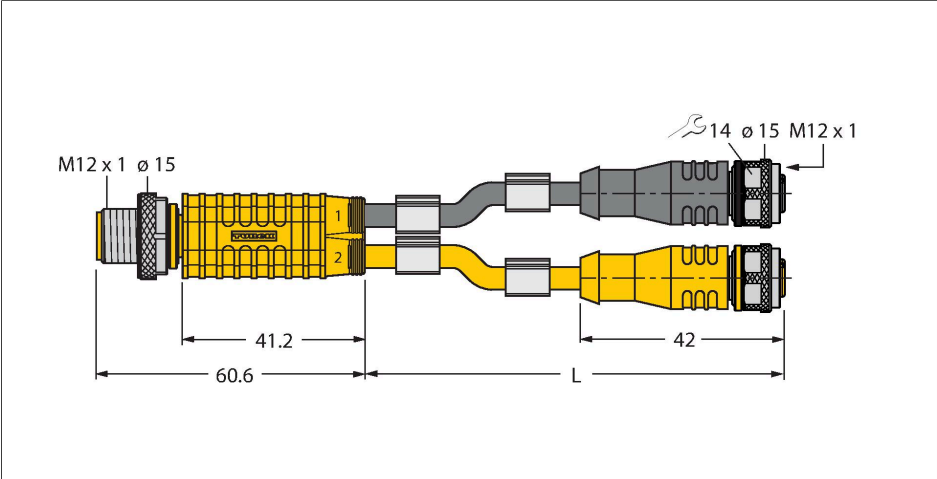


Caracteristici tehnice

Tip	VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
Nr. ID	6634080
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitor Y, 2 -port
Conector A	Conectori, M12 x 1, Drept
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	2 x Mamă, M12 x 1
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună

Caracteristici



■ Lungime cablu: 1,0 / 1,0 metri

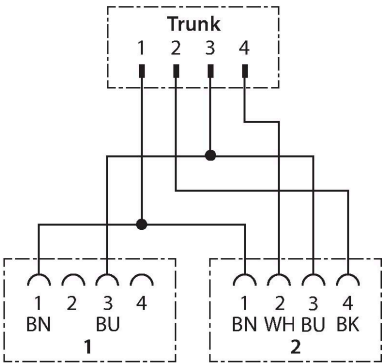

Caracteristici tehnice

Lungime cablu	1 m, 1 m
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Proprietăți mecanice și chimice	

Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)	

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: policarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug	

