


YP2-MFS4-2MFK3

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-Y fără cablu, conector tată M8 x 1 - 2 x M8 x 1 conectori mamă

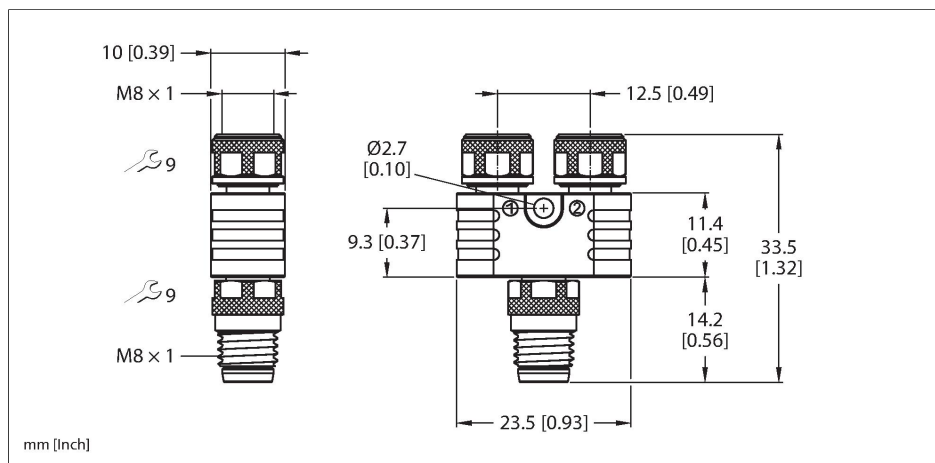

Caracteristici tehnice



Tip	YP2-MFS4-2MFK3
Nr. ID	6636493
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitor Y, 2 -port
Conector A	Conectori, M8 x 1
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68
Conector B	2 x Mamă, M8 x 1
Număr de pini	4/3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	(înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura ambiantului (mobil)	-30...+80 °C

Caracteristici



- Conector tată M8, 4-pini
- Conector mamă M8, 3-pini
- În conformitate cu RoHS
- Grad de protecție IP67

Alocare contacte

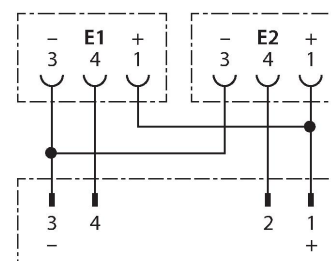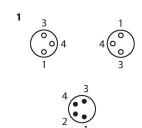

Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS**6936170**

Set chei dinamometrice; mânere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)