



WKM43-4-WSM43

Cablu de alimentare, PUR – Cablu de extensie

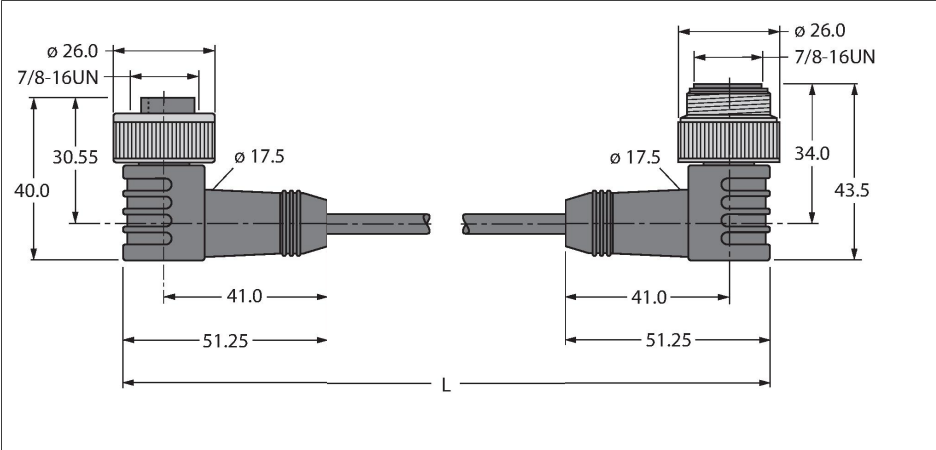

Caracteristici tehnice

Tip	WKM43-4-WSM43
Nr. ID	6913916
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Cu cot
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Conectori, 7/8"-16 UN, Cu cot
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Diametru cablu	Ø 7.5 mm ±0.30
Lungime cablu	4 m
Manșon cablu	PUR, Gri
Ecranare	Nu

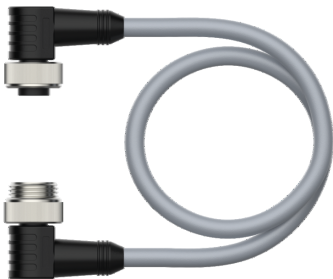


Caracteristici




- Cablu de alimentare: 4 × 1.5 mm²
- Material izolație exterioară: PUR, culoare: gri
- Diametru manta exterioară cablu: 7,5 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri și ignifug
- Cablu fără halogen
- conector tată 7/8", cu cot
- conector mamă, cu cot, 7/8"
- Lungime cablu: 4,0 m

Secțiune cablu

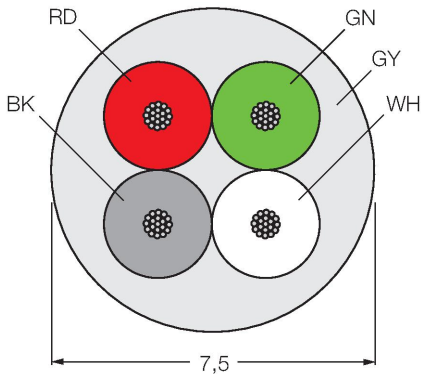

Alocare contacte

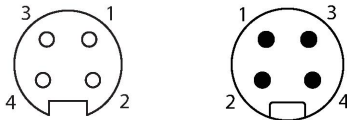

Caracteristici tehnice

Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	4 x 1.5 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	84 x 0.15 mm
Culori fire	BK, RD, GN, WH
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Tensiune de test	500 V
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-50...+80 °C
Temperatura ambientului (mobil)	-25...+80 °C
Temperatura ambientală (sisteme mobile articulate)	-25...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Ignifug	Da

Schema de conexiuni

