


BS12-0

Conector demontabil

Conector tată M16 × 0,75, drept

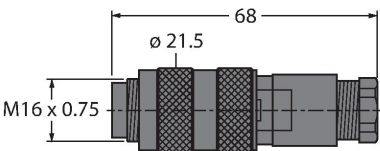

Caracteristici tehnice

Tip	BS12-0
Nr. ID	6934767
Conector A	Tată, M16 × 0.75, Drept
Număr de pini	12
Contacte	Bronz,CuSn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PBT UL94-V0, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.25 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 500 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	1
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	3 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+95 °C

Caracteristici



- Conectare prin cositorire
- PG9 filet exterior
- Mufă cablu 6,0 ... 8,0 mm

Alocare contacte

