


Distribuitoare cu 2-căi



Piese T pentru PROFIBUS, ecranată total, 12 Mbps

RKSW4.5[5]-2RSSWS

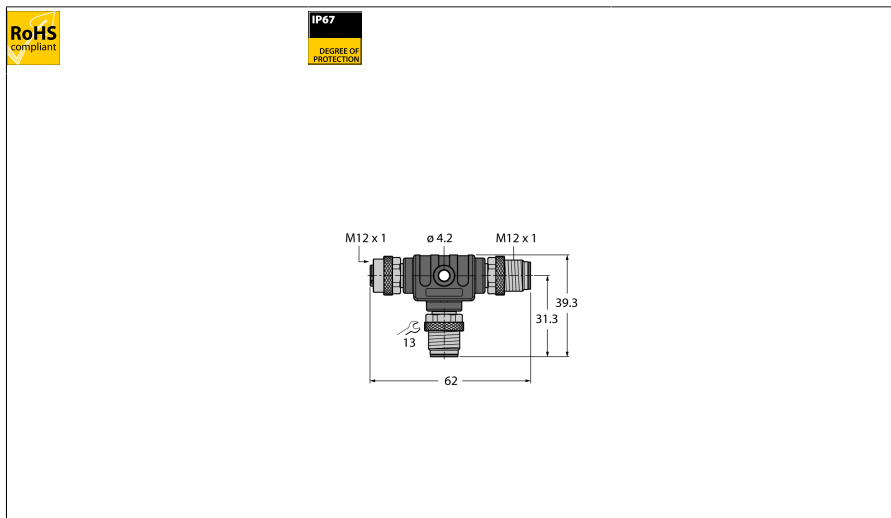


- Piese T, invers codată
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Mamă - tată - tată, 5-pin
- Conform RoHS
- Grad de protecție IP67

Alocare pini

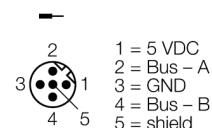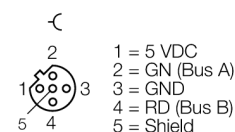

Schema de conexiuni

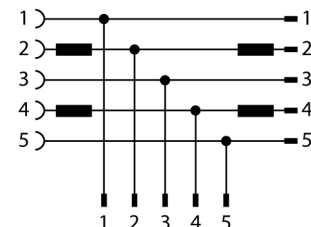

Tip	RKSW4.5[5]-2RSSWS
Nr. ID	6934899
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitoare-T
Carcasă	Plastic, TPU, negru
Conector A	Conector Tată, Tată - Mamă, M12 x 1, Codat-B
Număr de pini	5
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Purpuriu
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Mamă, M12 x 1, Codat-B
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	48V
Curent	0.4AA
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁹ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90°C

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Set de chei dinamometrice; mâner cu cuplu ajustabil 0,4 la 1,0 Nm; set de chei dinamometrice, cheie mecanică fixă pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW13), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW14)	