


AIDA-POWER-CC
Conector demontabil – Conectori push-pull pentru alimentare
conform AIDA
Conector tată, drept

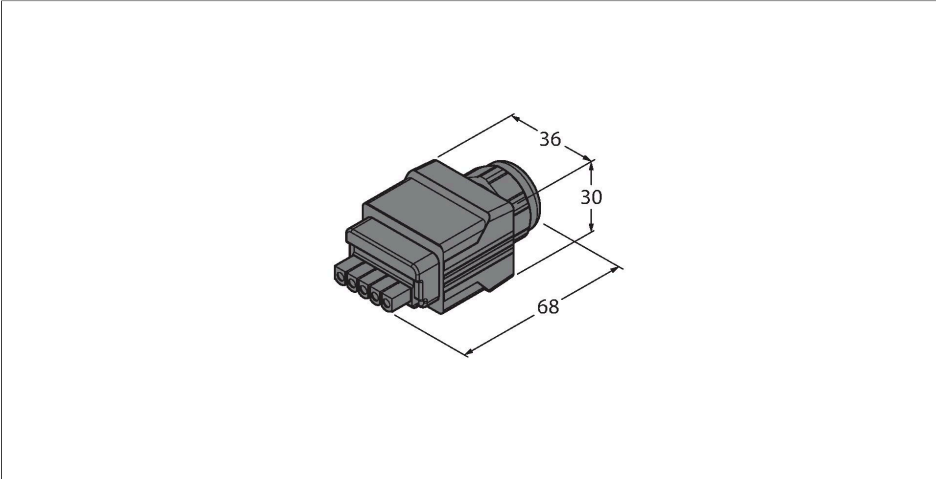

Caracteristici tehnice

Tip	AIDA-POWER-CC
Nr. ID	6935632
Conector A	Tată, Drept
Număr de pini	5
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, nichelat
Diametrul exterior al cablului	9...13 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	2.5 mm ²
Mod de conectare	tehnologie de conectare cu elemente elastice (cu arc)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 500 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP65, IP67
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	24 V
Curent	16 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+70 °C

Caracteristici

- Conectare cu cleme elastice
- 5-pini
- Orificiul pentru cablu: 9.0...13,0 mm
- Capacitate terminal: 18-13 AWG
- Conform RoHS
- Clasă de protecție: IP65 și IP67

Schemă de conexiuni

