


# Accesorii

## Bucșă de strângere

### Pentru senzori de temperatură

#### CF-M-3-N1/8-A4

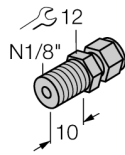

- Bucșe de strângere pentru montarea directă a senzorilor de temperatură
- Bucșă de strângere din metal
- Pentru senzor cu diametru de 3 mm
- Conectare la proces 1/8" NPT filet exterior

#### Descriere generală

Bucșele de strângere sunt destinate montării directe a senzorilor. Astfel, senzorul poate fi introdus la adâncimi variabile. Când se utilizează bucșe de strângere, sonda intră în contact direct cu mediul, modificările de temperatură putând fi astfel înregistrate imediat.

Tip	CF-M-3-N1/8-A4
Nr. ID	9910406
<b>Domeniu de temperatură</b>	
Domeniul de măsură	-50...350 °C
Domeniul de măsură	-58...662 °F
<b>Caracteristici Mecanice</b>	
Materialul carcasi	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)
Material de etanșare	oțel INOX
Diametru interior	3.5 mm
Conectare la proces	1/8" NPT filet exterior
Rezistența la presiune	100 bar
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasi	100 Nm