


Cablu actuator și senzor / PVC

Manta TPE

RKM 56-2M/S3059

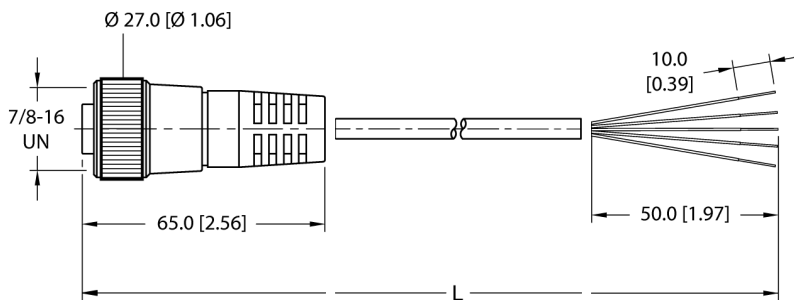


mm [Inch]

Tip	RKM 56-2M/S3059
Nr. ID	U-35762
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Diametru cablu	Ø 10.01 mm
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	TPE, Galben
Izolația conductorului	PVC/nilon
Culori fire	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Secțiune miez	5
Aranjamentul conductorului multifilar	65
Tensiune nominală	600 V
Curent	10 A



- Conector mamă 7/8", drept, 5-pini
- Cablu alimentare tavă/expus/îngropat
- Manta TPE, galbenă, 5 × 16 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

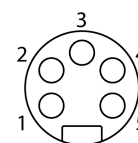

Schema de conexiuni

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OG
5	BK