


RSM FKM RKM 57

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-T fără cablu

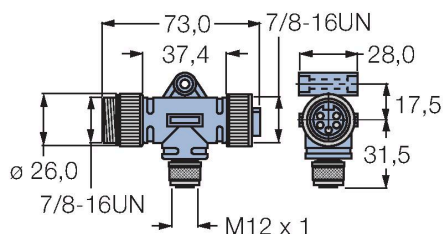

Caracteristici


- Versiune: conector M12 cu două ieșiri 7/8"
- piesă de ramificare cu 5-poli
- pentru utilizare în aplicații cu CAN (DeviceNet™, CANopen)

Schemă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	RSM FKM RKM 57
Nr. ID	U0142
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitor-T, 2 -port
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept
Număr de pini	5
Corp	Plastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Conector mamă, Conector tată, 7/8"-16 UN, Drept
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic
Corp	Plastic
Etanșare	Plastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	IP67, Numai când este conectat
Protocol de rețea	DeviceNet
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+75 °C

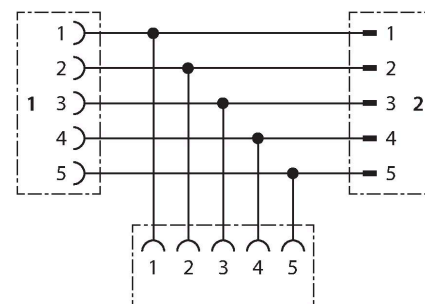

Caracteristici tehnice

Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.