


FKV 49

Conector fieldbus FOUNDATION™ – Montat frontal



Caracteristici

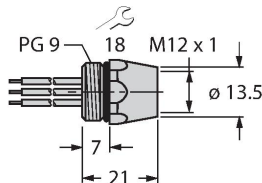

- Conector eurofast M12, mamă
- PG9 filet exterior
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu flanșă
- 4-pini, cu cositorire
- Pentru utilizare în aplicații fieldbus FOUNDATION și PROFIBUS-PA

Schemă de conexiuni

Conectare fieldbus FOUNDATION PROFIBUS-PA



Caracteristici tehnice

Tip	FKV 49
Nr. ID	U7324
Conector A	Mamă, M12 × 1, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Etanșare	Plastic, NBR
Carcasă cu flanșă	oțel INOX, 1.4401 (AISI 316), Pasivat
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură
Filet exterior	PG9
Piuliță de blocare/șurub	Oțel inoxidabil Pasivizat
Mod de conectare	Contact lipit
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	FOUNDATION fieldbus
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁹ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+90 °C
Certificări	CE

Caracteristici tehnice

Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.