


Комплектующие для монтажа BS-18Q40

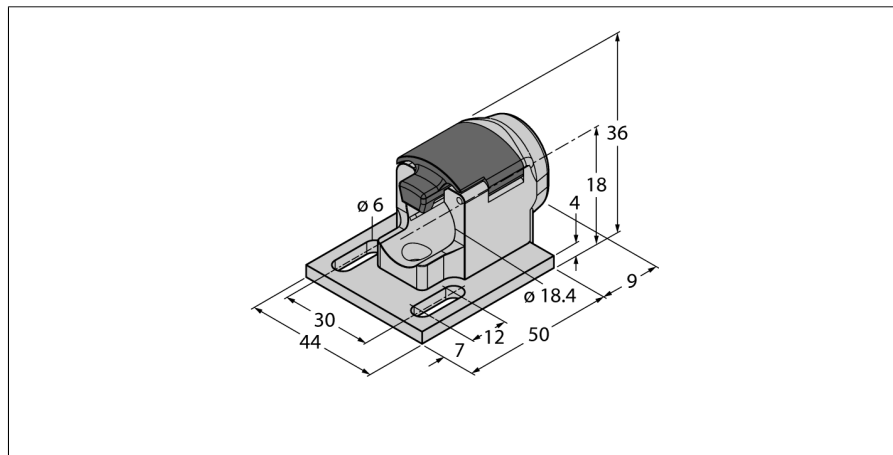

- Аксессуары для монтажа датчиков цилиндрических с резьбой M18 x 1
- Для всех датчиков Turck 52 мм с соединителями M12
- Быстрое соединение без дополнительных приспособлений
- Абразивостойкость, частично кристаллический материал
- Пластик полиамид PA6-GK30 и PA-GF50
- Базовая пластина 44 × 50: CNOMO I1C40- совместимость

Тип	BS-18Q40
Идент. №	100000261
Конструкция	Принадлежности для цилиндров с резьбой, M18
Размеры	59 x 44 x 36 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ПА, Черный
укомплектованное количество	1
В объем поставки включены:	Алюминиевая базовая пластина 1 × СК40

Общее описание

Монтажный кронштейн BS-18Q26 для датчиков состоит из установочного приспособления, которое может быть открыто или закрыто за счет петель, и монтажной пластины 44 x 50. Подходит для установки всех цилиндрических датчиков Turck диаметром 18 мм, длиной 52 мм и соединителем M12.