


MQDC2S-1215

Видеосистемы – Соединительный кабель

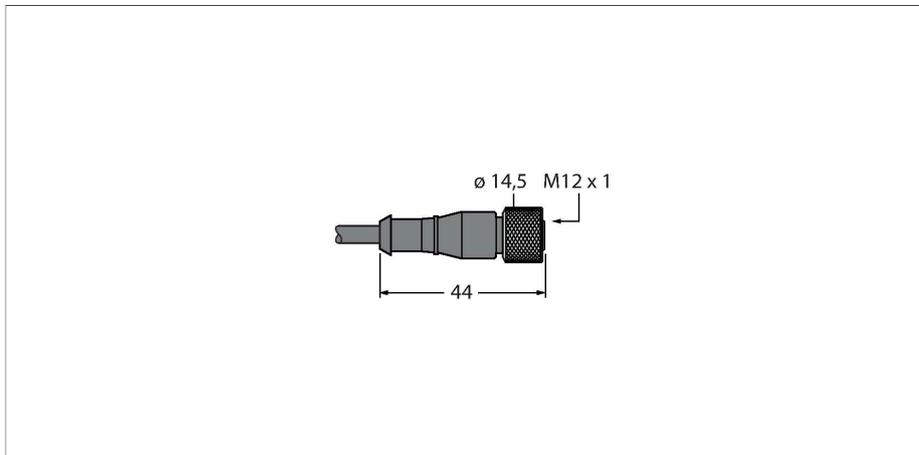

Технические характеристики

Тип	MQDC2S-1215
ID №	3011421
Материал корпуса	PVC
Электрическое подключение	M12 × 1, 12-проводн., 4.57 м
Температура окружающей среды	-40...+105 °C
Степень защиты	IP67

Свойства

- Для:
 - IP68 герметичная P4
 - iVu BCR (со встроенным дисплеем)
 - iVu Plus
- соответствие CE
- Разъем "мама", M12 x 1, 12-конт.
- Диаметр кабеля 7,50 мм
- Длина кабеля: 4,57 м
- Прямая версия