


B71121-0/21

Круглый соединитель, 1 1/8" – Разборный разъем

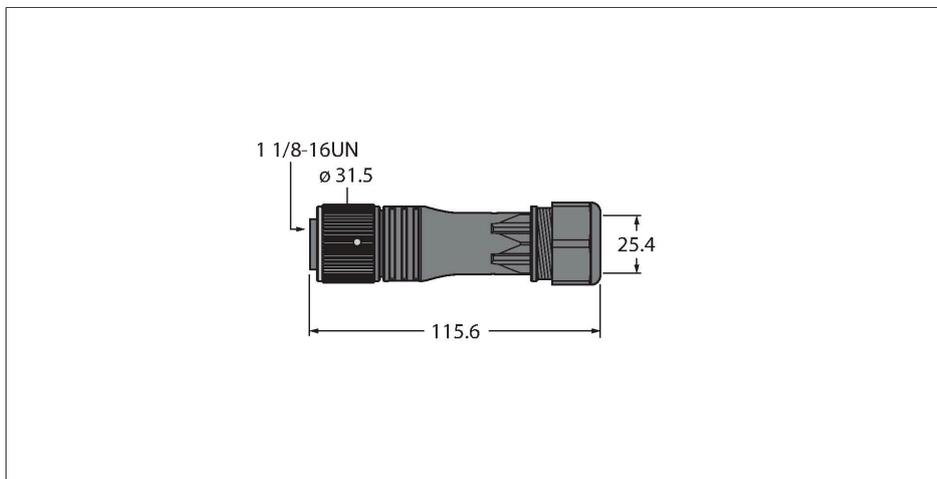

Характеристики

- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты: IP67
- Винтовые клеммы
- 12-контакт.
- PG21 резьба
- Пучок кабеля 9.0... 16.0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	B71121-0/21
ID №	6601605
Разъем A	Гнездовой разъем, 1 1/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	12
Контакты	CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	PG21
Внешний диаметр кабеля	мин. 13 мм...18 мм
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600 В
Ток	7 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+105 °C