



## Оконечный резистор шины RSMV-48TR-EX

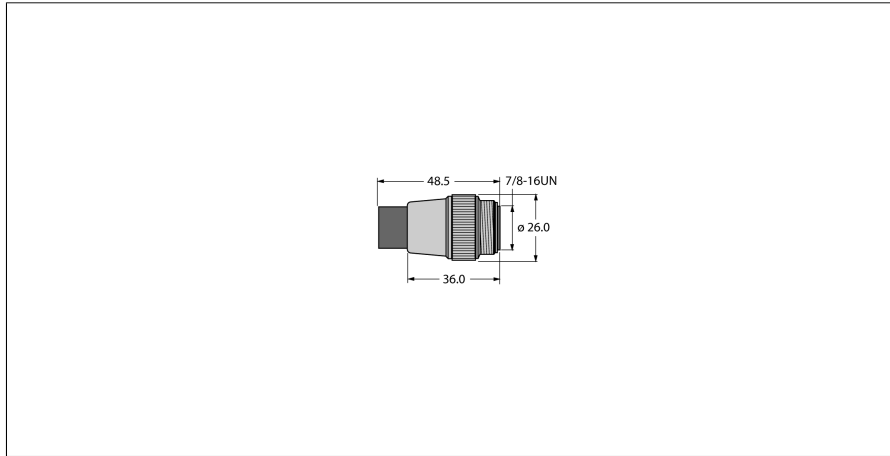

- Тип: Штыревой разъем 7/8"
- Соединительная гайка из нержавеющей стали, прямая, 4 контакта
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP
- Температурный диапазон: -40 °C... +70 °C
- Степень защиты: IP67
- FNICO compliance в соответствии с IEC TS 60079-27

### Схема подключения

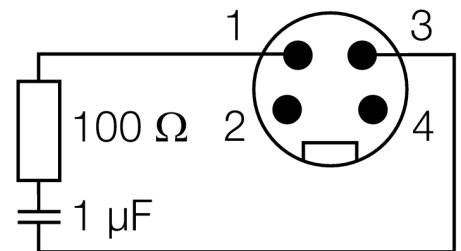

<b>Тип</b>	RSMV-48TR-EX
<b>ID №</b>	6602370
<b>Разъем А</b>	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, PUR, Черный
Ручка	Пластмасса, PUR (ПУР), Синий
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Сетевой протокол</b>	PROFIBUS-PA
<b>Механические и химические свойства в движении.....</b>	-40°C...+70°C