


VAS04-K-FS5

Разъем клапана, тип A – адаптер для подключения клапана - M12x1 вилка

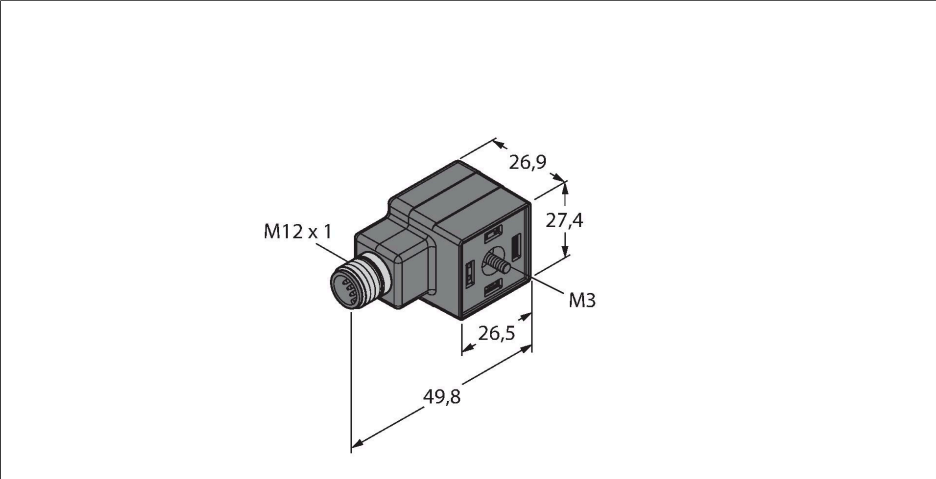


Технические характеристики

Тип	VAS04-K-FS5
ID №	6606583
Разъем A	Переходник, Конструкция A, M12 × 1 разъем
Кол-во контактов	3+PE
Контакты	Металл, CuSn, Посеребренные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный/полупрозрачный
Защитный компонент	без защитной цепи
Уплотнитель	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК)
Индикатор состояния переключения	LED, желтый/зеленый
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, (монтировано)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	24 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
Монтажный винт	Латунь, CuZn, с никелевым покрытием

Характеристики

- 3-конт. + PE
- Конструкция в соответствии с DIN EN 175301-803
- Соответствие директиве RoHS
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Без защитной электрической цепи

Назначение контактов

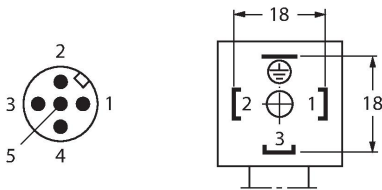

схема

