


Аксессуары

Монтажный комплект для ручных клапанов BTS-DSU35-ZF07-M8

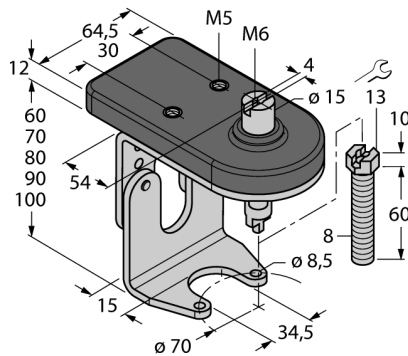

- Монтажный набор с монтажной платой для сдвоенного датчика и активатора and пускателя
- Для ручного вентиля размера F07 соотв. ISO 5211 / DIN 3337
- Настраиваемая высота
- Настраиваемое выдвижение штифта с самостопорящейся гайкой M8
- Прочнейшая нержавеющая сталь
- Монтажная плата для датчиков из Vestamit

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

Тип ID №	BTS-DSU35-ZF07-M8 6901127
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков, Ni4-DSU35...
Размеры	104 x 60 x 92 мм
Материал корпуса	Пластмасса, 1.4301 (AISI 304)/вестамид
В объем поставки включены:	1х джампер верхней части F05, 1х джампер нижней части F07, 2х винта DIN933-A2 M6x10, 2х зубчатых пружинных шайбы DIN6798-A6, 4-A2, 1х винт M8x60, 1х самоконтрящаяся гайка DIN985-A2 M8

