


# BS12-0

## Разборный штекерный разъем

### Штекерный разъем M16 × 0,75, прямой

 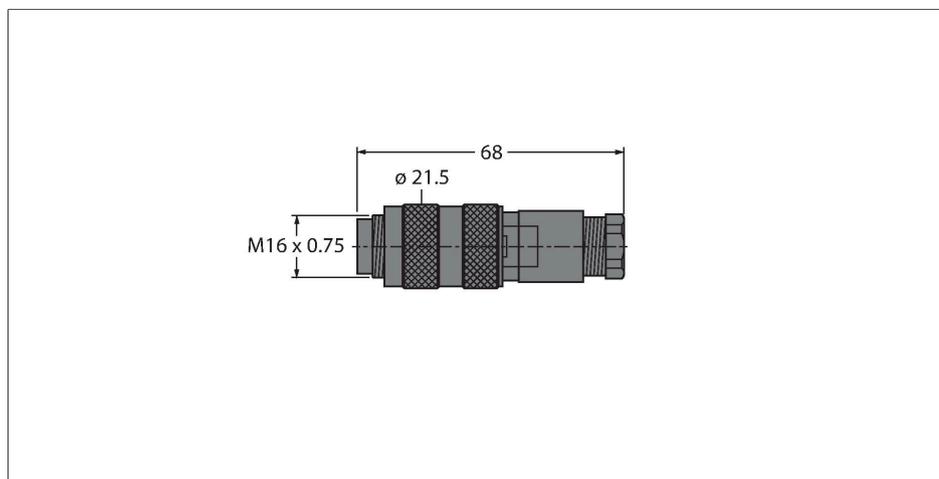


#### Характеристики



- Под пайку
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

#### Назначение контактов



#### Технические характеристики

Тип	BS12-0
ID №	6934767
Разъем А	Штекерный разъем, M16 × 0,75, Прямой
Кол-во контактов	12
Контакты	Бронза, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PBT UL94-V0, Черный
Ручка	РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.25 мм <sup>2</sup>
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Степень загрязненности	1
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	3 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ом
прямое сопротивление	≤ 3 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
в состоянии покоя	-40 °C...+95 °C