


EC-FKFDE3-1/16

Промышленный фланцевый коммутатор – фланцевый соединитель вилка, витые жилы, монтаж сзади

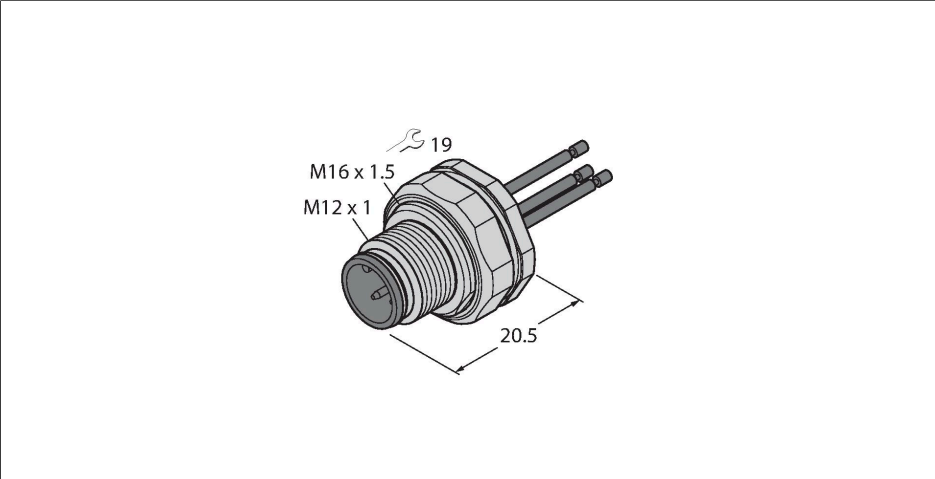

Технические характеристики



Тип	EC-FKFDE3-1/16
ID №	6935161
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка
Кол-во контактов	3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA GF, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1,4404 (AISI 316L)
Тип монтажа	Монтаж на системной плате
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	1 м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	3 x 0.34 мм²
Цвета проводов	BN, BU, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Характеристики



- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Корпус фланцевого соединителя из нерж. стали
- С задним монтажом
- Присоединение посредством многожильных проводов

 Назначение контактов

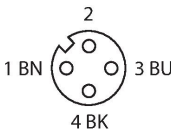

Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
-------------------	-----------------

Сертификаты	CE
-------------	----