

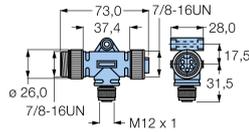


2-направленные разветвители RSM FKM RKM 57

 
 
 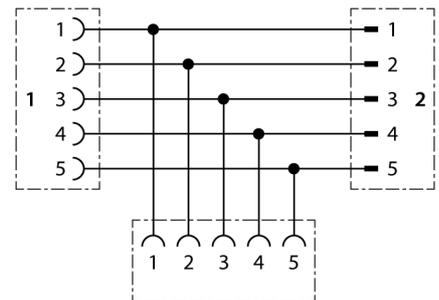


- **Конструкция:** Переходник M12 с двумя выходами 7/8 дюйма
- **T-разветвитель, 5-конт.**
- **Для применения в CAN (DeviceNet™, CANopen)**

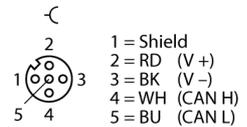

Тип	RSM FKM RKM 57
ID №	U0142
Соединительная коробка вводов/выводов	T-разветвитель, 2-порт.
Кол-во контактов	5
Ручка	Пластмасса
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Подложка контактов	Пластмасса
Ручка	Пластик
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, Только в подключенном состоянии
Сетевой протокол	DeviceNet
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250ВВ
Ток	4АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в движении.....	-40°C...+75°C
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

**2-направленные разветвители
RSM FKM RKM 57**

<p>F061 F098 F065 F060</p>		<p>  1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L) </p> <p>  1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L) </p> <p>  1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L) </p> <p>  1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L) </p>
--	--	---