



piconet aksesuarları


Besleme Kablosu için 7/8 inç Konektör ile, 8 bağlantı noktalı ZS2020-4308

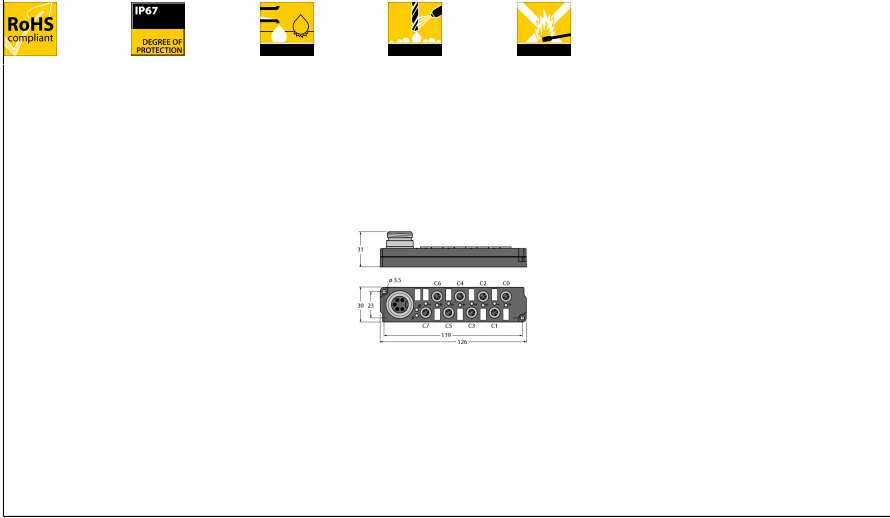

- Gövde malzemesi: Naylon (PA6 GF30)
- Gövde rengi: siyah
- Koruma sınıfı IP67
- RoHS uyumlu
- I/O port (kablo şeması): 4 pimli
- LED (PNP devre)

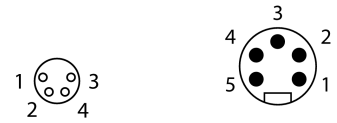

Devre şeması

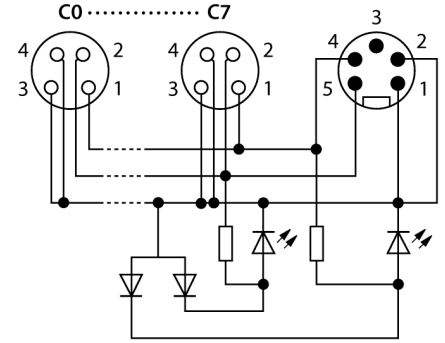

Tip	ZS2020-4308
Tanıt. no.	121173
Distributed I/O	Bağlantı kutusu, 8-port
Housing	Plastic, PA6-GF30, Black
Switching function	PNP
G/Ç bağlantı noktası	Dişi, M8 × 1
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Grup terminali	Konektörler, 7/8 inç, Üst çıkış
Pim sayısı	5
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	24V
Akım	Max. 4 A
Insulation resistance	$\geq 10^9 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+70°C