



LED gösterge
monokrom çok fonksiyonlu sinyal cihazı
TL50YQ

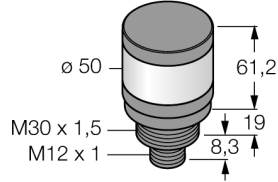

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 × 1 erkek konektör
- Monokrom: Sarı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması

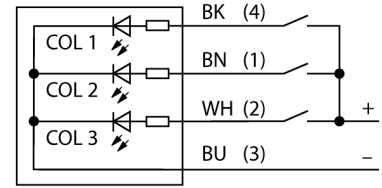

İşlevsel prensip

Tek-renkli/çok işlevli görünüm

Dayanıklı ve düşük maliyetli çok katmanlı görünüm, basit montaj.

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durum görünümü için aydınlatılmış bölümler.

5 renge kadar görünüm.

Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok



Montaj yok.

Kablo bağlantı şeması bir pnp tel konfigürasyonunu gösterir.

Tip kodu	TL50YQ
İdent no.	3010067
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsüz silindirik
Konektör ataması	TL50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Çalışma voltajı U_s	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U_s	≤ 27 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
İşık tipi	sarı
Dimmable	hayır

LED gösterge monokrom çok fonksiyonlu sinyal cihazı TL50YQ

Aksesuarlar

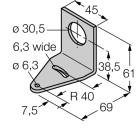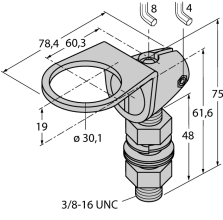Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	