



LED gösterge kule ışığı CL50GRYAPQ

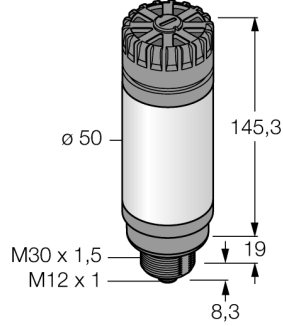

- Çağrı cihazlı LED kule ışığı
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

Kablo Bağlantı Şeması

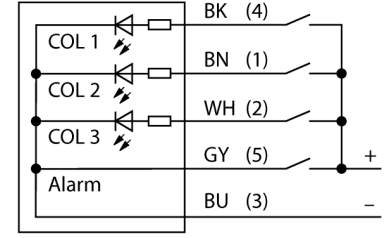

İşlevsel prensip

Çok renkli çok işlevli akustik sinyal cihazı
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolay

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler.

3 renge kadar görünüm.

Kompakt cihazlar, kontrolör gerekmez

Montaj gerektirmez

Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

Tip kodu	CL50GRYAPQ
İdent no.	3010474
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	CL50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS/polikarbonat, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Işık tipi	yeşil kırmızı sarı
Dimmable	hayır
Beeper sound	Sürekli ton
Volume	92 dB