


## Görüntü sistemi lineer alan lambası LEDGLA435XD6-XQ

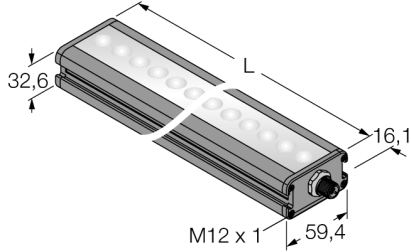

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: yeşil
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

### Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

### İşlevsel prensip

Uzun mesafelerdeki geniş alanların yüksek yoğunlukta aydınlatılması.

**Tip kodu** LEDGLA435XD6-XQ  
**İdent no.** 3012839

**Purpose** Görüntü işleme  
**İşlev** lineer ışık  
**Tasarım** Dikdörtgen  
**Boyutlar** 462 x 59.4 x 32.6mm  
**Gövde malzemesi** Metal, AL  
**Window material** Plastic, diffuse  
**LED kullanım ömrü (L70)** 50000 h  
**IP Derecesi** IP50  
**Ortam sıcaklığı** 0...+50 °C  
**Onaylar** CE, cULus listeli

**Çalışma voltajı** 24 VDC  
**DC nominal çalışma akımı** ≤ 1500 mA  
**Elektriksel bağlantı** Konektörler

**Işık tipi** yeşil  
**Dalga boyu** 520...535 nm