


Görüntü sistemi lineer alan lambası LEDBLA580SSD6-XQ

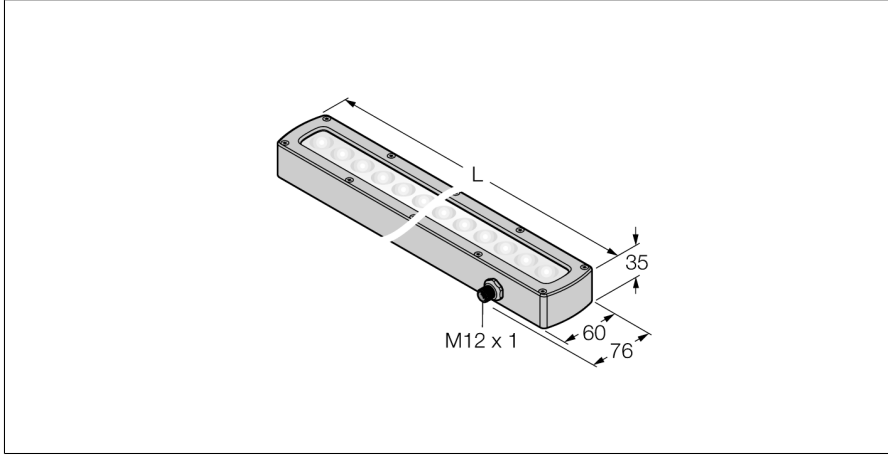

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP68
- Renk: mavi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Tip kodu	LEDBLA580SSD6-XQ
İdent no.	3013525

Purpose	Görüntü işleme
İşlev	lineer ışık
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	621 x 60 x 34.9mm
Gövde malzemesi	Metal, Paslanmaz çelik
Window material	Plastic, diffuse
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP68
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli

Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 2000 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1

Işık tipi	mavi
Dalga boyu	465...485 nm

İşlevsel prensip

Uzun mesafelerdeki geniş alanların yüksek yoğunlukta aydınlatılması.