


Görüntü sistemi lineer alan lambası LEDRLA580XD6-XQ

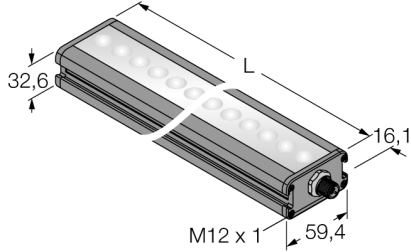

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

İşlevsel prensip

Uzun mesafelerdeki geniş alanların yüksek yoğunlukta aydınlatılması.

Tip kodu LEDRLA580XD6-XQ
İdent no. 3014472

Purpose Görüntü işleme
İşlev lineer ışık
Tasarım Dikdörtgen
Boyutlar 607.5 x 59.4 x 32.6mm
Gövde malzemesi Metal, AL
Window material Plastic, diffuse
LED kullanım ömrü (L70) 50000 h
IP Derecesi IP50
Ortam sıcaklığı 0...+50 °C
Onaylar CE, cULus listeli

Çalışma voltajı 24 VDC
DC nominal çalışma akımı ≤ 2000 mA
Elektriksel bağlantı Konektörler

Işık tipi kırmızı
Dalga boyu 620...630 nm