


Görüntü sistemi lineer alan lambası LEDRLA290AD6-XQ

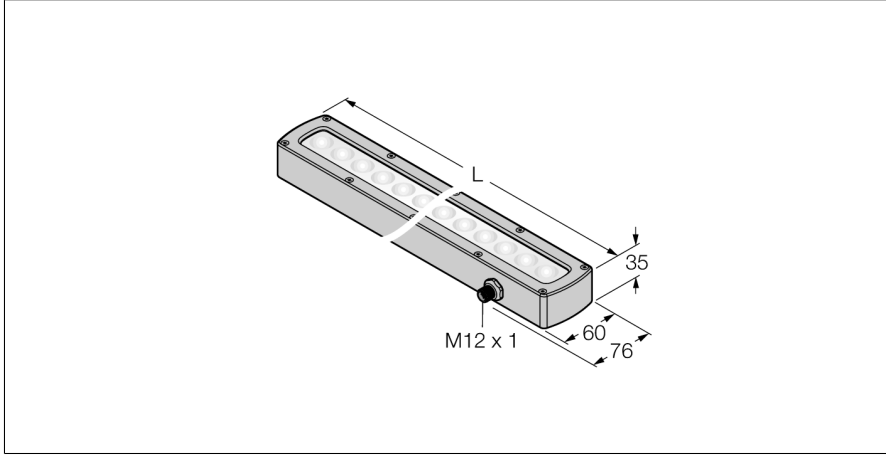

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP68
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Tip kodu	LEDRLA290AD6-XQ
İdent no.	3014493
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	lineer ışık
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	328 x 60 x 34.9mm
Gövde malzemesi	Metal, Nikel kaplamalı alüminyum
Window material	Plastic, diffuse
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP68
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 1000 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
İşık tipi	kırmızı
Dalga boyu	620...630 nm

İşlevsel prensip

Uzun mesafelerdeki geniş alanların yüksek yoğunlukta aydınlatılması.