



LED gösterge monokrom çok fonksiyonlu çağrı cihazı TL50HRAQ

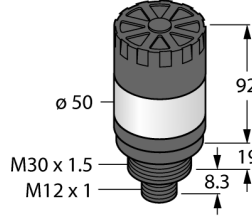

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP50
- M12 x 1 erkek
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

Kablo Bağlantı Şeması

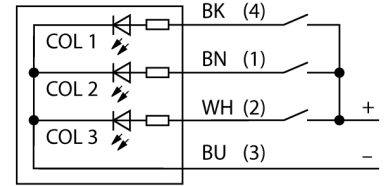



İşlevsel prensip

Monokrom çok fonksiyonlu akustik uyarı
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler
5 renge kadar görüntüler
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok
Montaj yok
Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu	TL50HRAQ
İdent no.	3014583
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	TL50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 100 mA
Çalışma voltajı_{U_s}	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı_{U_s}	≤ 27 VAC
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	kırmızı
Dimmable	hayır
Beeper sound	Sürekli ton
Volume	92 dB

LED gösterge monokrom çok fonksiyonlu çağrı cihazı TL50HRAQ

Aksesuarlar

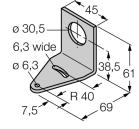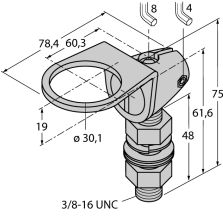Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	