



LED gösterge yüksek yoğunluklu kule ışığı TL50HRQP

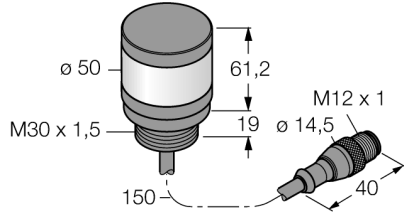

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 150 mm
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması

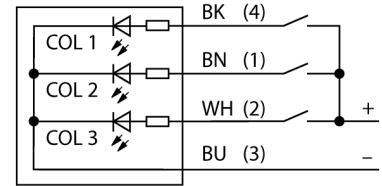



İşlevsel prensip

Monokrom çok fonksiyonlu sinyal cihazı
Dayanıklı ve düşük maliyetli çok katmanlı görünüm, basit montaj.
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler
5 renge kadar görünüm
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok
Montaj yok
Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Tip kodu	TL50HRQP
İdent no.	3014602
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsüz silindirik
Konektör ataması	TL50H
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 100 mA
Çalışma voltajı U_s	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U_e	≤ 27 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 100 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
İşık tipi	kırmızı
Dimmable	hayır

LED gösterge yüksek yoğunluklu kule ışığı TL50HRQP

Aksesuarlar

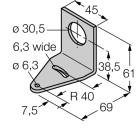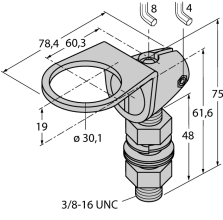Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	