



**LED gösterge**  
**monokrom çok fonksiyonlu çağrı cihazı**  
**TL50HRAQP**

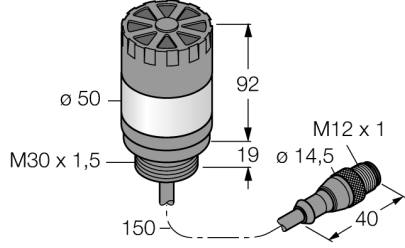

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP50
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 150 mm
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

**Kablo Bağlantı Şeması**

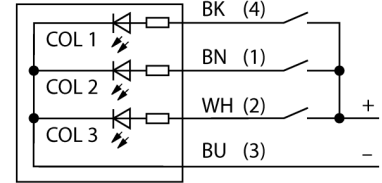



**İşlevsel prensip**

Monokrom çok fonksiyonlu akustik uyarı  
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır  
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler  
5 renge kadar görüntüler  
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok  
Montaj yok  
Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

<b>Tip kodu</b>	TL50HRAQP
<b>İdent no.</b>	3014604
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
<b>İşlev</b>	kule ışığı
<b>Cascadable</b>	hayır
<b>Tasarım</b>	Dışsüz silindirik
<b>Konektör ataması</b>	TL50
<b>Gövde malzemesi</b>	Plastik, ABS, Siyah
<b>Window material</b>	Polikarbonat, diffuse
<b>Kablo uzunluğu</b>	0.15 m
<b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>	PVC
<b>IP Derecesi</b>	IP50
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-20...+50 °C
<b>Relative humidity</b>	0...95%
<b>Onaylar</b>	CE, UL listeli
<b>Çalışma voltajı</b>	18...30 VDC
<b>DC nominal çalışma akımı</b>	≤ 100 mA
<b>Çalışma voltajı U<sub>s</sub></b>	≥ 21 VAC
<b>Çalışma voltajı U<sub>e</sub></b>	≤ 27 VAC
<b>Tipik yanıt süresi</b>	< 10 msn
<b>Elektriksel bağlantı</b>	Konektörlü kablo, M12 x 1
<b>İşık tipi</b>	kırmızı
<b>Dimmable</b>	hayır
<b>Beeper sound</b>	Sürekli ton
<b>Volume</b>	92 dB

## LED gösterge monokrom çok fonksiyonlu çağrı cihazı TL50HRAQP

### Aksesuarlar

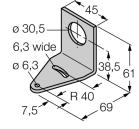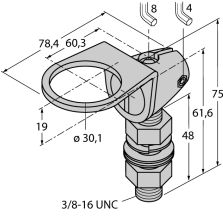Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	