


Görüntü sistemi

lineer alan lambası

LEDILA290XD6-XQ

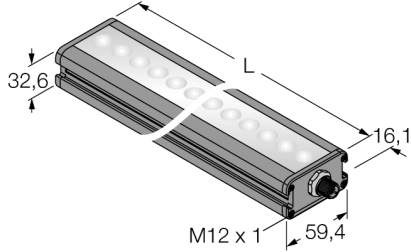

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: kızılötesi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

İşlevsel prensip

Uzun mesafelerdeki geniş alanların yüksek yoğunlukta aydınlatılması.

Tip kodu	LEDILA290XD6-XQ
İdent no.	3014950
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	lineer ışık
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	316.5 x 59.4 x 32.6mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Plastic, diffuse
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 1000 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler
Işık tipi	IR
Dalga boyu	850...940 nm