


Görüntü sistemi lineer alan lambası LEDGLA870XD6-XQ

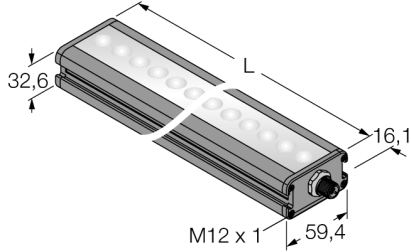

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: yeşil
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

İşlevsel prensip

Uzun mesafelerdeki geniş alanların yüksek yoğunlukta aydınlatılması.

Tip kodu LEDGLA870XD6-XQ
İdent no. 3014982

Purpose Görüntü işleme
İşlev lineer ışık
Tasarım Dikdörtgen
Boyutlar 898.5 x 59.4 x 32.6mm
Gövde malzemesi Metal, AL
Window material Plastic, diffuse
LED kullanım ömrü (L70) 50000 h
IP Derecesi IP50
Ortam sıcaklığı 0...+50 °C
Onaylar CE, cULus listeli

Çalışma voltajı 24 VDC
DC nominal çalışma akımı ≤ 3000 mA
Elektriksel bağlantı Konektörler

Işık tipi yeşil
Dalga boyu 520...535 nm