


## Görüntü sistemi lineer alan lambası LEDGLA1160XD6-XQ

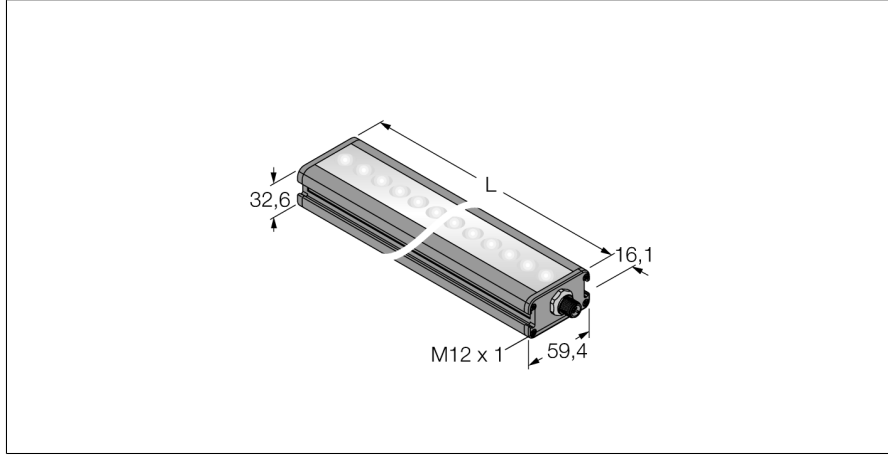

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: yeşil
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

### Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Tip kodu	LEDGLA1160XD6-XQ
İdent no.	3014989

<b>Purpose</b>	Görüntü işleme
İşlev	lineer ışık
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	1189.5 x 59.4 x 32.6mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Plastic, diffuse
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli

<b>Çalışma voltajı</b>	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 4000 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler

<b>Işık tipi</b>	yeşil
Dalga boyu	520...535 nm

### İşlevsel prensip

Uzun mesafelerdeki geniş alanların yüksek yoğunlukta aydınlatılması.