



Görüntü sistemi alan lambası LEDRA70XD5-XM

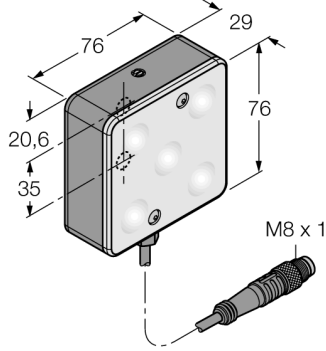

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

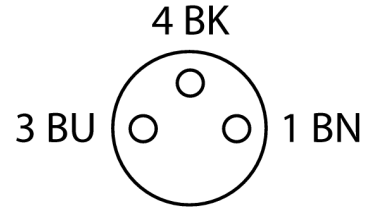

İşlevsel prensip

Alan ışıkları, belirli bir alanın eşit oranda aydınlatılması için mükemmel bir tercihtir.

Tip kodu	LEDRA70XD5-XM
İdent no.	3015729
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	66.7 x 66.7 x 14.7mm
Gövde malzemesi	Metal, Düşük karbonlu çelik
Window material	Plastic, diffuse
Kablo uzunluğu	0.3 m
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 350 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 x 1
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	620...630 nm