


Görüntü sistemi alan lambası LEDRA70XD5-PQ

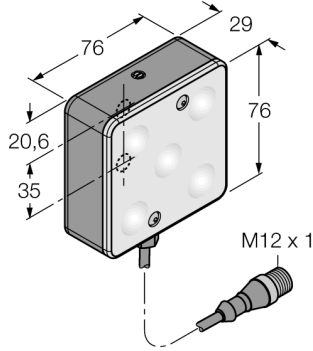

- Yüksek yoğunluklu alan lambası
- Işık yoğunluğu, ayarlanabilir
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: kırmızı
- Işık yoğunluğu, ayarlanabilir
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

İşlevsel prensip

Alan ışıkları, belirli bir alanın eşit oranda aydınlatılması için mükemmel bir tercihtir.

Tip kodu	LEDRA70XD5-PQ
İdent no.	3015738
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	66.7 x 66.7 x 14.7mm
Gövde malzemesi	Metal, Düşük karbonlu çelik
Window material	Plastic, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 350 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörülü kablo, M12 x 1
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	620...630 nm
Dimmable	evet