


Görüntü sistemi alan lambası LEDBA70XD5-XQ

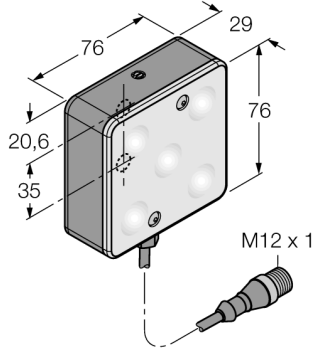

- Yüksek yoğunluklu alan lambası
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: mavi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

İşlevsel prensip

Alan ışıkları, belirli bir alanın eşit oranda aydınlatılması için mükemmel bir tercihtir.

Tip kodu	LEDBA70XD5-XQ
İdent no.	3016019
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	66.7 x 66.7 x 14.7mm
Gövde malzemesi	Metal, Düşük karbonlu çelik
Window material	Plastic, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 350 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
Işık tipi	mavi
Dalga boyu	465...485 nm