



**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50BLXYXPQ**

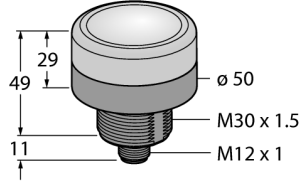

- LED, çok yönlü görünür
- Yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı dış, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Tek renkli: Sarı (COL 2)
- Aydınlık: 4 inç mesafede 425 Lx
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

**Kablo Bağlantı Şeması**

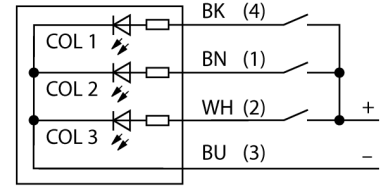

**İşlevsel prensip**

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

<b>Tip kodu</b>	K50BLXYXPQ
<b>İdent no.</b>	3017540
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
<b>İşlev</b>	spot lamba
<b>Cascadable</b>	hayır
<b>Tasarım</b>	Silindirik, dışlı
<b>Konektör ataması</b>	K50BL
<b>Gövde malzemesi</b>	Plastik, PC, Siyah
<b>Window material</b>	Polikarbonat, clear
<b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>	PVC
<b>LED kullanım ömrü (L70)</b>	50000 h
<b>IP Derecesi</b>	IP67 / IP69K
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-40...+50 °C
<b>Relative humidity</b>	0...90%
<b>Onaylar</b>	CE, cULus listeli
<b>Çalışma voltajı</b>	12...30 VDC
<b>DC nominal çalışma akımı</b>	≤ 140 mA
<b>Tipik yanıt süresi</b>	< 7 msn
<b>Elektriksel bağlantı</b>	Konektörler, M12 × 1
<b>İşık tipi</b>	sarı
<b>Luminous flux lumen</b>	14 lm
<b>Dimmable</b>	hayır

**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50BLXYXPQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	