



**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50BCLXYPQ**

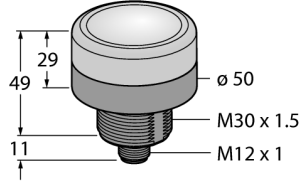

- LED, çok yönlü görünür
- Üstten ve yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı diş, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Sarı (COL 2)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

**Kablo Bağlantı Şeması**

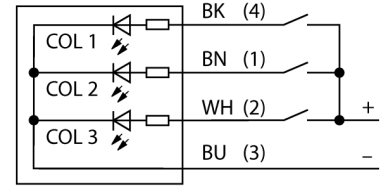

<b>Tip kodu</b>	K50BCLXYPQ
<b>İdent no.</b>	3018338
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
<b>İşlev</b>	spot lamba
<b>Cascadable</b>	hayır
<b>Tasarım</b>	Silindirik, dişli
<b>Konektör ataması</b>	K50BL
<b>Gövde malzemesi</b>	Plastik, PC, Siyah
<b>Window material</b>	Polikarbonat, clear
<b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>	PVC
<b>LED kullanım ömrü (L70)</b>	50000 h
<b>IP Derecesi</b>	IP67 / IP69K
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-40...+50 °C
<b>Relative humidity</b>	0...90%
<b>Onaylar</b>	CE, cULus listeli
<b>Çalışma voltajı</b>	12...30 VDC
<b>DC nominal çalışma akımı</b>	≤ 160 mA
<b>Tipik yanıt süresi</b>	< 7 msn
<b>Elektriksel bağlantı</b>	Konektörler, M12 x 1
<b>Işık tipi</b>	sarı
<b>Dimmable</b>	hayır

**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50BCLXYPQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	