



LED gösterge uyarı ışığı K50BCLXBPQ

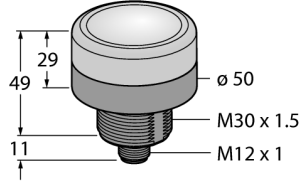

- LED, çok yönlü görünür
- Üstten ve yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı dış, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Mavi (COL 2)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

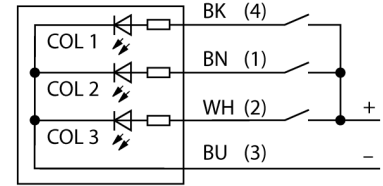

Tip kodu	K50BCLXBPQ
İdent no.	3018339
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dişli
Konektör ataması	K50BL
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 160 mA
Tipik yanıt süresi	< 7 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	mavi
Dimmable	hayır

**LED gösterge
uyarı ışığı
K50BCLXBPQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	