



**çalışma ışığı**  
**Spot lamba**  
**WL50SWL20Q**

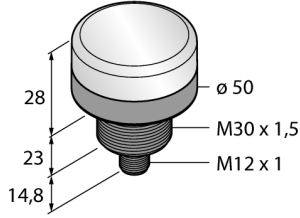

- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP69K
- Metal gövde
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 konektör

**Kablo Bağlantı Şeması**

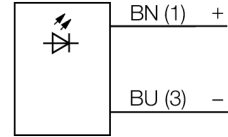

**İşlevsel prensip**

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Dayanıklı IP69K korumalı sürümler, parlak ve homojen aydınlatmanın gerektiği pek çok zorlu uygulamada kullanılabilir. Elektrik bağlantıları ya standart M12x1 konektör ile kurulur ya da mevcut kurulumların kelepçe bağlantılarına doğrudan pigtail yapılmasıyla kurulur. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak tel 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir.

<b>Tip kodu</b>	WL50SWL20Q
<b>İdent no.</b>	3019042
<b>Purpose</b>	LED çalışma ışığı
<b>İşlev</b>	spot lamba
<b>Cascadable</b>	hayır
<b>Tasarım</b>	Silindirik, dişli
<b>Konektör ataması</b>	WL50S
<b>Gövde malzemesi</b>	Metal, AL, Siyah
<b>Window material</b>	Polikarbonat, clear
<b>Huzme açısı</b>	20 °
<b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>	PVC
<b>LED kullanım ömrü (L70)</b>	50000 h
<b>IP Derecesi</b>	IP67 / IP69K
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-20...+50 °C
<b>Saklama sıcaklığı</b>	-40...+70 °C
<b>Relative humidity</b>	0...95%
<b>Onaylar</b>	CE
<b>Çalışma voltajı</b>	12...30 VDC
<b>DC nominal çalışma akımı</b>	≤ 400 mA
<b>Input power</b>	1.7 W
<b>Elektriksel bağlantı</b>	Konektörler, M12 x 1
<b>İşık tipi</b>	beyaz
<b>Color temperature</b>	5000...+8300K
<b>Luminous flux lumen</b>	0 lm
<b>Aperture angle degree</b>	20 °
<b>Dimmable</b>	hayır