



**LED gösterge
uyarı ışığı
K50BLGXXPQ**

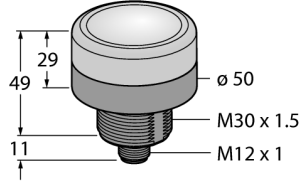

- LED, çok yönlü görünür
- Yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı diş, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Yeşil (COL 1)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

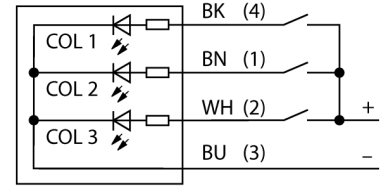

İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tip kodu | K50BLGXXPQ |
| İdent no. | 3020092 |
| Purpose | LED gösterge ışığı |
| İşlev | spot lamba |
| Cascadable | hayır |
| Tasarım | Silindir, dişli |
| Konektör ataması | K50BL |
| Gövde malzemesi | Plastik, PC, Siyah |
| Window material | Polikarbonat, clear |
| Kablo Kılıf Malzemesi | PVC |
| LED kullanım ömrü (L70) | 50000 h |
| IP Derecesi | IP67 / IP69K |
| Ortam sıcaklığı | -40...+50 °C |
| Relative humidity | 0...90% |
| Onaylar | CE, cULus listeli |
| Çalışma voltajı | 12...30 VDC |
| DC nominal çalışma akımı | ≤ 140 mA |
| Tipik yanıt süresi | < 7 msn |
| Elektriksel bağlantı | Konektörler, M12 × 1 |
| İşık tipi | yeşil |
| Dimmable | hayır |

**LED gösterge
uyarı ışığı
K50BLGXXPQ****Aksesuarlar**

| Tip kodu | İdent no. | Açıklama | Ölçekli çizim |
|----------|-----------|--|---|
| SMB30A | 3032723 | Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |  |
| SMB30SC | 3052521 | Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir |  |