


Görüntü sistemi

arka ışık

LED RB70X70Q PMA

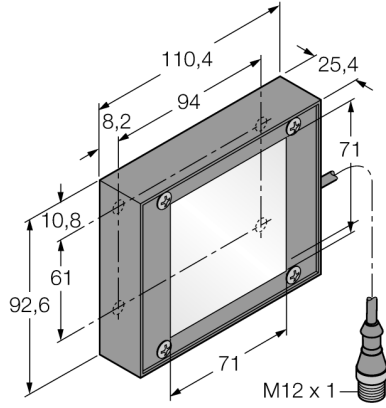

- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Doğrudan nesnenin arkasına, sensörün karşısına kurulur. Diğer ışıklarla karşılaştırınca daha düşük yoğunluk ile oldukça yayınlık yüzeyler ve istikrarlı parlaklık.

Tip kodu	LED RB70X70Q PMA
İdent no.	3073289
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	110.4 x 92.6 x 25.4mm
Gövde malzemesi	Metal, Düşük karbonlu çelik
Window material	Plastic, diffuse
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP40
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 250 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	620...630 nm