
 


## Görüntü sistemi halka ışık LEDBR62X62W

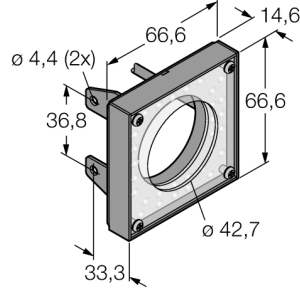

- Yakın mesafe aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP20
- Renk: mavi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Kablo, 2 m

### Kablo Bağlantı Şeması



<b>Tip kodu</b>	LEDBR62X62W
İdent no.	3073311
<b>Purpose</b>	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	66.7 x 66.7 x 14.7mm
Gövde malzemesi	Metal, Düşük karbonlu çelik
Window material	Acrylic, clear
Kablo uzunluğu	2 m
LED kullanım ömrü (L70)	20000 h
IP Derecesi	IP20
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
<b>Çalışma voltajı</b>	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 100 mA
Elektriksel bağlantı	Kablolar
<b>Işık tipi</b>	mavi
Dalga boyu	465...485 nm

### İşlevsel prensip

Kolay kurulum için doğrudan sensöre monte edilir Doğrudan sensörün önündeki nesnelere aydınlatma