
 


Görüntü sistemi eksenel aydınlatma LEDGO100M-D

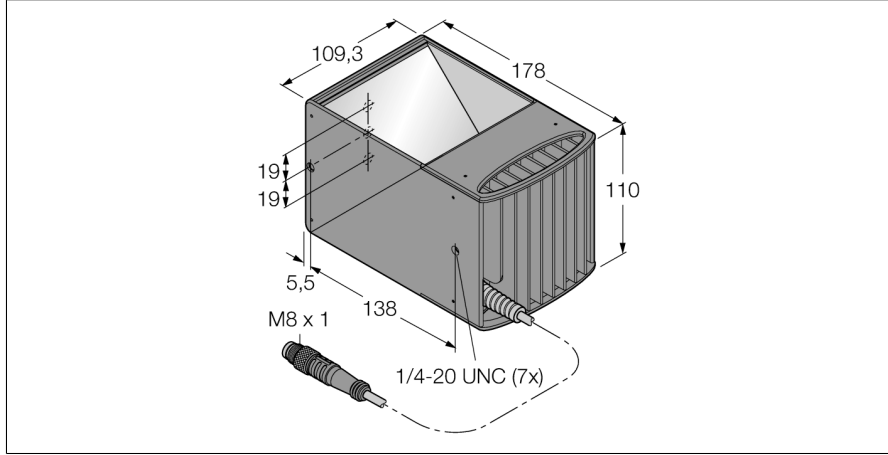

- Eksenel aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: yeşil
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6 m

Kablo Bağlantı Şeması



Tip kodu	LEDGO100M-D
İdent no.	3077468
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	178 x 109.3 x 109.9mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Plastic, clear
Kablo uzunluğu	0.6 m
LED kullanım ömrü (L70)	20000 h
IP Derecesi	IP40
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 500 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörülü kablo, M8 x 1
Işık tipi	yeşil
Dalga boyu	520...535 nm

İşlevsel prensip

Aydınlatma eş merkezli bir biçimde kameranın ışık yolunda entegre olur.