



# LED gösterge Beacon K80L4GRYB1PQ

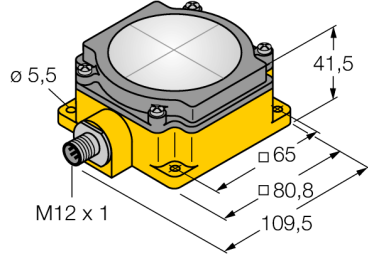


- Koruma sınıfı IP67
- Erkek, M8 x 1, 5 telli
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3) / Mavi (COL 4)
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67

## Kablo Bağlantı Şeması

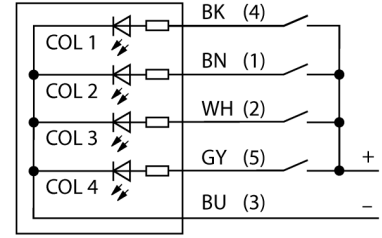

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tip kodu</b>              | K80L4GRYB1PQ                     |
| <b>İdent no.</b>             | 3077883                          |
| <b>Purpose</b>               | LED gösterge ışığı               |
| <b>İşlev</b>                 | alan lambası                     |
| <b>Cascadable</b>            | hayır                            |
| <b>Tasarım</b>               | Dikdörtgen                       |
| <b>Konektör ataması</b>      | K80L                             |
| <b>Boyutlar</b>              | 107.6 x 80.9 x 41.7mm            |
| <b>Gövde malzemesi</b>       | Plastik, PC                      |
| <b>Window material</b>       | Acrylic, diffuse                 |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b> | PVC                              |
| <b>IP Derecesi</b>           | IP67                             |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>       | -40...+50 °C                     |
| <b>Onaylar</b>               | CE                               |
| <b>Çalışma voltajı</b>       | 18...30 VDC                      |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>    | < 250 msn                        |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>  | Konektörler, M12 x 1             |
| <b>Işık tipi</b>             | yeşil<br>kırmızı<br>sarı<br>mavi |
| <b>Dimmable</b>              | hayır                            |

**LED gösterge  
Beacon  
K80L4GRYB1PQ****Aksesuarlar**
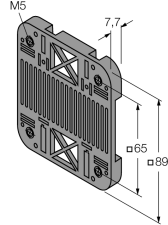
| Tip kodu   | İdent no. | Açıklama                                                                                       | Ölçekli çizim                                                                       |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMBDX80DIN | 3077161   | DIN rayı için montaj paneli, CP80, DX80, K80, Q80 için uygundur, çalışma sıcaklığı: -20...90°C |  |