



LED gösterge
Uyarı ışığı
K30LGRXPQ

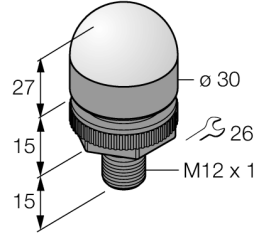

- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M22x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

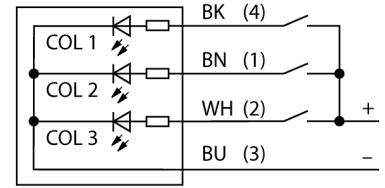

Tip kodu	K30LGRXPQ
İdent no.	3078800
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dişli
Konektör ataması	K30L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
MTTF	626 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 25 mA
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil
	kırmızı
Dimmable	hayır

LED gösterge
Uyarı ışığı
K30LGRXPQ**Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB22A	3079414	Montaj braket, paslanmaz çelik, K30L serisi için	