



## LED gösterge Uyarı ışığı K30LGRYPQ

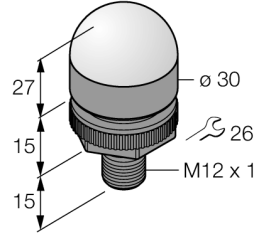

- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M22x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

### Kablo Bağlantı Şeması

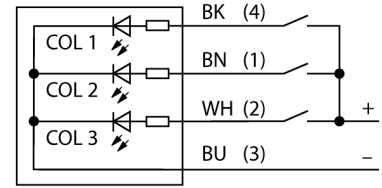

<b>Tip kodu</b>	K30LGRYPQ
İdent no.	3078925
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dişli
Konektör ataması	K30L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
MTTF	626 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE
<b>Çalışma voltajı</b>	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 25 mA
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
<b>Işık tipi</b>	yeşil
	kırmızı
	sarı
Dimmable	hayır

**LED gösterge**  
**Uyarı ışığı**  
**K30LGRYPQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB22A	3079414	Montaj braket, paslanmaz çelik, K30L serisi için	