



## LED gösterge uyarı ışığı K50LGRBPQ

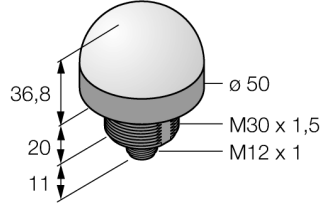



- 3 LED rengi
- Kırmızı (COL 1)
- Yeşil (COL 2)
- Mavi (COL 3)
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Mavi (COL 3)
- Ayrı olarak kontrol edilebilen 18...30 VDC pnp

### Kablo Bağlantı Şeması

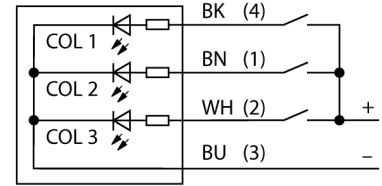

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tip kodu</b>                 | K50LGRBPQ                                |
| <b>İdent no.</b>                | 3078986                                  |
| <b>Purpose</b>                  | LED gösterge ışığı                       |
| <b>İşlev</b>                    | spot lamba                               |
| <b>Cascadable</b>               | hayır                                    |
| <b>Tasarım</b>                  | Silindirik, dişli                        |
| <b>Konektör ataması</b>         | K50L                                     |
| <b>Gövde malzemesi</b>          | Plastik, PC, Siyah                       |
| <b>Window material</b>          | Polikarbonat, diffuse                    |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>    | PVC                                      |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b>  | 50000 h                                  |
| <b>IP Derecesi</b>              | IP67 / IP69K                             |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>          | -40...+50 °C                             |
| <b>Relative humidity</b>        | 0...90%                                  |
| <b>MTTF</b>                     | 249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C |
| <b>Onaylar</b>                  | CE, UL listeli                           |
| <b>Çalışma voltajı</b>          | 18...30 VDC                              |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b> | ≤ 40 mA                                  |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>       | < 1 msn                                  |
| <b>Çıkış işlevi</b>             | NA kontak, Potansiyelsiz                 |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>     | Konektörler, M12 x 1                     |
| <b>Işık tipi</b>                | kırmızı                                  |
|                                 | yeşil                                    |
|                                 | mavi                                     |
| <b>Dimmable</b>                 | hayır                                    |

**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50LGRBPQ****Aksesuarlar**
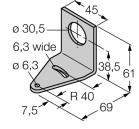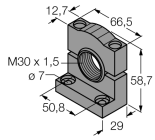
| Tip kodu | İdent no. | Açıklama   | Ölçekli çizim   |
|----------|-----------|--|---|
| SMB30A   | 3032723   | Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |  |
| SMB30SC  | 3052521   | Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir  |  |