


Görüntü sistemi

Spot lamba

LEDWSM

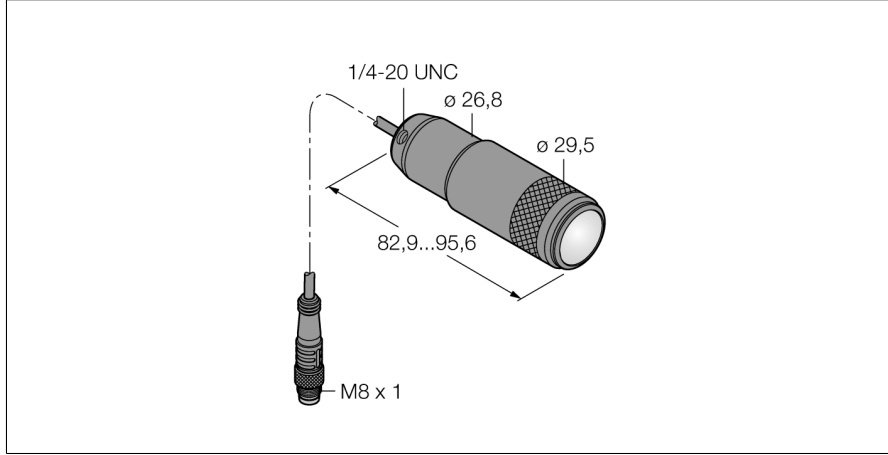

- Koruma sınıfı: IP67
- Renk: beyaz
- Güç kaynağı: 10...30 VDC
- Pigtail M8x1, 2 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Sabitteleme noktası aydınlatıcısı

Tip kodu	LEDWSM
İdent no.	3079202
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	spot lamba
Tasarım	Silindirik, dişli
Boyutlar	95.6 x Ø 29.5mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Glass, clear
Kablo uzunluğu	2 m
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 360 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörülü kablo, M8 x 1
İşık tipi	beyaz
Color temperature	5000...+8300K